










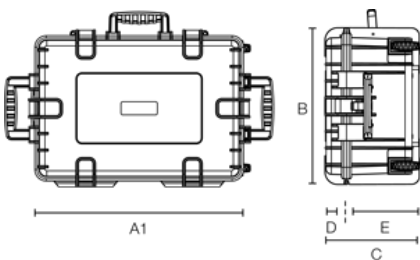




B&W OUTDOOR.CASE TYPE 6700

Artikelnummer: 6700/O

	30 Jahre Garantie		leicht zu öffnende Schlösser
	Teleskopgriff		zwei Ösen für Vorhängeschlosser (Ø 7 mm)
	stapelbar		gummierter Tragegriff
	extrem robust		temperaturstabil
	wasserdicht nach IP67		staubdicht
	flugtauglich		



A (A1):	610 mm
B:	430 mm
C:	265 mm
A (A1) innen:	535 mm
B innen:	360 mm
C innen:	225 mm
D (Deckel) innen:	50 mm
E (Boden) innen:	175 mm

Produkteigenschaften

Innenausstattung	leer vorgestanzter Würfelschaum (SI) variable Facheinteilung (RPD)
Zertifikate	MIL-STD-801G UN 3480/81 UN 3090/91 ATA 300 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
Material	PP
Volumen (L)	42,8

Zubehör

Deckeltasche (LP) für B&W outdoor.cases
Einbaurahmen (PFAF) aus Aluminum für B&W outdoor.cases



B&W International GmbH | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com