

B&W OUTDOOR.CASE TYPE 6800

Artikelnummer: 6800/B



30 Jahre Garantie



leicht zu öffnende
Schlösser



Teleskopgriff



zwei Ösen für
Vorhängeschlösser
(Ø 7 mm)



stapelbar



gummierter
Tragegriff



extrem robust



temperaturstabil




wasserdicht nach
IP67



staubdicht



flugtauglich

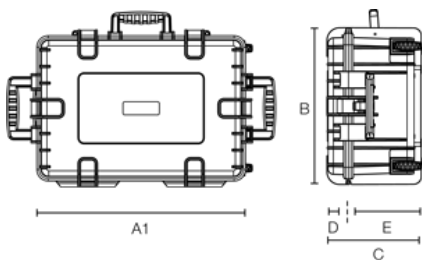

A (A1):	660 mm
B:	490 mm
C:	335 mm
A (A1) innen:	585 mm
B innen:	415 mm
C innen:	295 mm
D (Deckel) innen:	50 mm
E (Boden) innen:	245 mm

Produkteigenschaften

Innenausstattung	leer vorgestanzter Würfelschaum (SI) variable Facheinteilung (RPD)
Zertifikate	MIL-STD-801G UN 3480/81 UN 3090/91 ATA 300 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
Material	PP
Volumen (L)	70,9

Zubehör

Deckeltasche (LP) für B&W outdoor.cases
Einbaurahmen (PFAF) aus Aluminum für B&W outdoor.cases



B&W International GmbH | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com