


Produktinformation

12 49 23

Ersatzlängenanschlag für 12 42 / 52 195

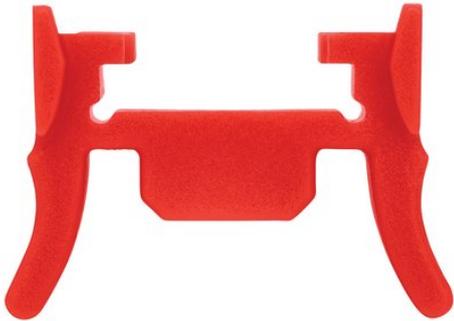

- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (Nur bei konstanten Temperaturen)
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Vollautomatische Anpassung an feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Allgemein

| | |
|-------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | 12 49 23 |
| EAN | 4003773057604 |
| Gewicht | 46 g |
| Abmessungen | 16 x 12 x 11 mm |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27111510 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten