



## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Außerhalb des Geltungsbereichs
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2021 (219) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2021 (219) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



TE Teilnr.: 104673-1  
02/03 MODIV HSG COMP SR .100CL



TE Teilnr.: 175759-1  
AMPMODU MOD-4 REC HSG 12P

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:5-1775443-6  
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, V /T, 6P



TE Teilnr.:CX7202-000  
RHW-24/6-1200/ADH-0



TE Teilnr.:1775442-1  
EMIX CONN., 1.5mm PITCH, TERMI



TE Teilnr.:1775441-6  
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 6P



TE Teilnr.:91516-1  
CCII MOD IV REC 30-20 ASSY




TE Teilnr.:620249-000  
D-107-00



TE Teilnr.:87756-2  
MOD IV RECP PLTD 30 SEL



TE Teilnr.:216365-001  
22759/32-14-9

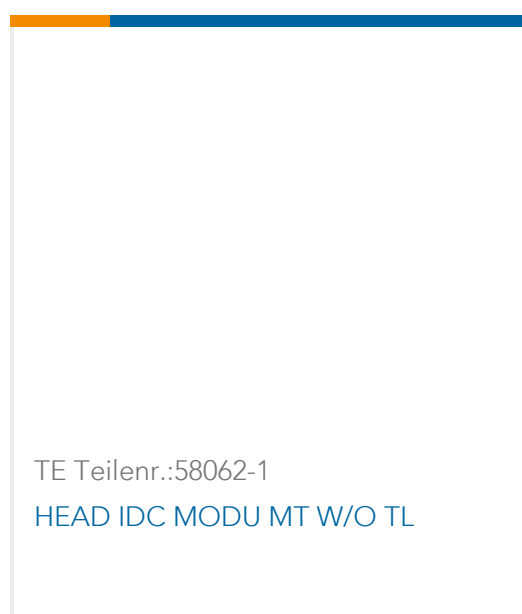

TE Teilnr.:58062-1  
HEAD IDC MODU MT W/O TL

## Dokumente

### Datenblätter/ Katalogseiten

[Flyer - AMPMODU 2mm W-t-B Crimp Receptacles](#)

Englisch

[Datasheet - Ampmodu 2Mm-Wire-To-Board-Idc](#)

Englisch

### Benutzeranleitungen

[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch

