

ASSASSIN GEN2.1 UPDATE 2021



1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Monster Truck "ASSASSIN Gen2.1"

Das Monster Bollwerk 2.1

Kniet nieder ihr Buggy's und Truggy's , euer neuer Imperator ist am Start. Der Herrscher über eine Vielzahl von Territorien hat es nicht nötig sich dabei seinen Rang zu erkämpfen - er nimmt in sich rücksichtslos. Seine pure Kraft und der daraus resultierende Speed sind atemberaubend. Furchteinflößend für das niedere Volk ist auch die bullige Rüstung in Form einer "schlagabwehrenden" Karosserie die auf den mächtigen 6,5 Zoll Rädern fast unerreichbar erscheint..



Bombe Digger !

UPDATE 2021 TOP FEATURES :

NEU Fahrtenregler Setup + XT90 Stecker
maximale Power – optimiert für das Fahrzeug

NEU neues Motordesign
überarbeitetes Motorgehäuse und Kabelführung

NEU überarbeitete Differentiale
optimierte Schmierung und Shimming

NEU längere Stoßdämpfer
auch Kolbenstangen ,Federn und
Anschlusspunkte wurden optimiert

NEU verkürzte Differential-Mitnehmer
für einwandfreien und reibungsreduzierten Betrieb der
Differentiale zu gewährleisten

NEU Kolbenstangen mit Silikonhülsen
um ein Durchschlagen der Stoßdämpfer zu verhindern

NEU optimierte Chassisplatte
für mehr Bodenfreiheit und längeren Federweg

OVERVIEW



1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Monster Truck "ASSASSIN Gen2.1"



CHASSIS KONZEPT:

Das Fahrwerk ist vollständig tunebar mit einstellbarer Fahrzeughöhe, abstimmbaren Stoßdämpfern, einstellbarem Sturz, einstellbarer Vorspur und mehreren Stoßdämpferbefestigungspunkten. Langlebige Aluminiumteile wie die 3mm lasergravierte Chassisplatte, goldfarbene Querlenkerhalter, Verstrebungs- und Dämpferteile sorgen für eine lange Lebensdauer des Chassis und ein erstklassiges Design.

FAHRKONZEPT:

Das Fahrkonzept - powered by HOBBYWING - ist in seiner Klasse führend in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit und beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 110 km/h (6S Version). Das Kühlgebläse des Fahrtenreglers hält die Temperaturen während der Vollgasfahrt konstant. Der 2100KV-Motor liefert satte Leistung an die Räder.

Die Empfehlung für die optionale Hochgeschwindigkeitsuntersetzung (Ritzel ist im Lieferumfang enthalten) gelten für den Betrieb auf harten, ebenen Untergründen. Verwenden Sie das Ritzel nicht bei Fahrten im Gelände, beim Bashen oder bei ständigen Start/Stop Fahrten, da andernfalls die Antriebseinheiten (Regler/Motor) beschädigt werden können!

Parameter wie Bremskraft, Motorbremse, Punch, Laufmodus und LiPo-Abschaltung können Sie über eine Set-Taste oder eine Programmierbox (separat erhältlich) ändern. XT90 Stecker (6S Version) sorgen für eine zuverlässige Verbindung zwischen Fahrtenregler und den von Ihnen gewählten Akkus.

(Tipp: Wir raten zu Qualitätsbatterien mit hoher Kapazität und einer C-Rate von mindestens 45C.)

5.0mm CVD-Wellen vorne und hinten, Stirn- und Differentialgetriebe und 4.5mm Dogbones aus Metall werden zur Kraftübertragung verwendet.

"Easy-Use"-Motorbefestigungskonzept für einen schnellen und einfachen Ausbau des Motors. Öffnen Sie einfach 2 Schrauben und schieben Sie ihn heraus!

STEUERUNGSKONZEPT:

Unser bewährtes ABSIMA "CR2SV2" 2,4 GHz-Fernsteuerung garantiert eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu Ihrem Fahrzeug. Das 15 kg Metallgetriebeservo mit Aluminiumhorn und langlebigen Hochleistungsreifen sorgen für eine einwandfreie Lenkung auf jedem Untergrund.



Hol Dir Deinen ABSIMA Assassin-Truck und erlebe ein ganz neues Qualitäts- und Leistungsniveau!

FEATURES



1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Monster Truck "ASSASSIN Gen2.1"




- Extrem haltbare Verbund-Kunststoffteile
- Vollständig einstellbares Chassis-Konzept
- Monocoque Querlenker
- Wheely Bar
- Motorritzel und Hauptzahnrad aus gehärtetem Stahl
- Einstellbare 16 mm Aluminium Big Bore Stoßdämpfer
- 3 Differentialgetriebe aus Vollmetall
- 2-teiliges, verschiebbares Motorbefestigungs-konzept für einfache Einstellung und Installation
- High-Speed Ritzel im Lieferumfang
- Einstellbarer Radsturz, Spur und Fahrzeughöhe
- Massive CVD Achsen - vorne & hinten
- Mittlere Stahlantriebswellen- vorne & hinten
- Niederquerschnitt-Reifen mit Rennmischung
- "Saddle-Pack" Batteriekonzept für eine perfekte Gewichtsverteilung
- 3mm schwarze Aluminium-Chassisplatte mit ABSIMA - Lasergravur
- Aluminium Servohorn
- Getrennte wasser- und staubdichte Empfängerbox
- Vollständig Kugelgelagert
- Chassis Seitenschutz
- Alle Aluminiumteile in Gold veredelt
- Aluminium 17mm Rad-Sechskantmitnehmer
- Stahl-Gewindestangen



FEATURES



1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Monster Truck "ASSASSIN Gen2.1"

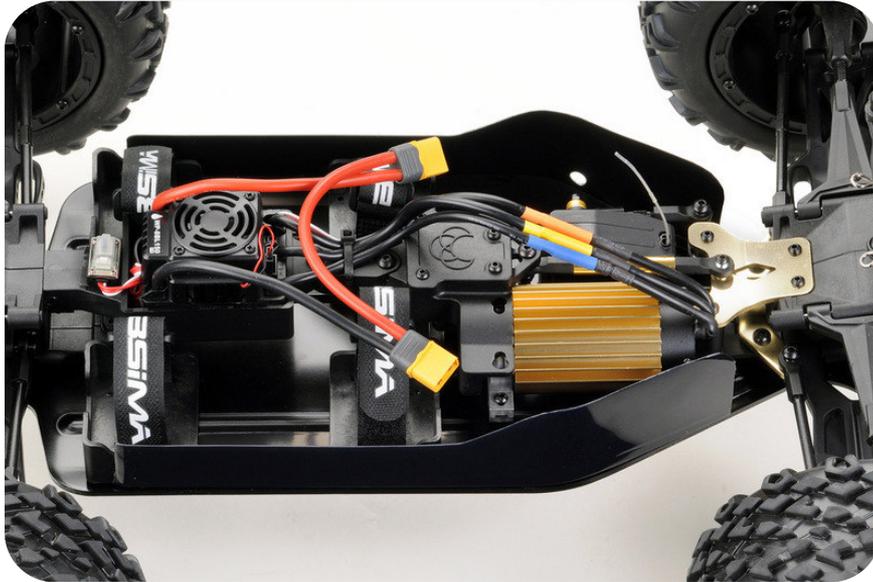

ELECTRONICS:

- ABSIMA "CR2SV2" 2,4GHz A.F.H.D.S. Fernsteuerung (Servoreverse- und Dual-Rate-Funktion; Schaumstoff-Lenkrad)
- Wasserdichter 150A HOBBYWING-Geschwindigkeitsregler (BEC: 6V/4A; programmierbare Funktionen: LiPo-Abschaltung, Laufmodus, Bremskraft, Motorbremse, Punch)
- Leistungsstarker, 4-poliger sensorloser Brushless-Motor 2100KV (600W, Wellen-Ø: 5mm, Modul 1)
- 15kg / Metallgetriebe-Lenkservo (25T-Ausgang) mit Aluminium-Servohorn



© Reinhard Blani

TECHNISCHE DATEN:

- Maßstab: 1:8
- Antriebsart: 4WD
- Fahrzeugklasse: Off-road
- Radstand: 375mm
- Bodenfreiheit: 45mm
- Reifenbreite: 82mm
- Reifen Ø: 165mm
- Motorgetriebe aus Stahl: Ritzel: 13T / Hauptzahnrad: 49T
- Ritzel-Modul: 1.0
- Maße (LxBxH): 555 x 445 x 205 mm
- Gewicht: 4475g (ohne Batterien)
- Geschwindigkeit: + 110 KM/H

LIEFERUMFANG:

- Assassin Gen2.1 Truck - 6S Version RTR
- 2.4GHz Fernsteuerung "CR2SV2"
- High-Speed Motorritzel
- Bedienungsanleitung
- Stickerbogen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

- 2 x LiPo 3S / 11.1 V Fahrakku
- Ladegerät für Fahrakku
- 4 St. AA Batterien für Fernsteuerung

UVP

Art.-Nr. 13122-2.1

479,95 Euro