

Videotürsprechanlage V500 io

Mit der Videotürsprechanlage V500 io lässt sich sicher und einfach prüfen, wer gerade vor der Tür steht. Unerwünschte Besucher können direkt abgewiesen werden. Erwünschten Besuchern kann per Knopfdruck das Hoftor und die Haustür geöffnet werden. Zusätzlich lassen sich bis zu 5 io-Funkantriebe bzw. io-Funkempfänger ansteuern.



Artikel-Nr.

Pack Videotürsprechanlage V500 io **1 870 703**

Lieferumfang: Innenmonitor, Außenstation, Steckernetzteil, Schrauben und Muttern, Platte zur Wandbefestigung des Innenmonitors

Pack Videotürsprechanlage V500 io Din-Rail / Hutschienenmontage **1 870 702**

Lieferumfang: Innenmonitor, Außenstation, Hutschienennetzteil, Schrauben und Muttern, Platte zur Wandbefestigung des Innenmonitors

Innenmonitor V500 io **1 870 655**

Steckernetzteil V500 io **9 020 341**

Netzteil Din-Rail V500 io **9 026 469**

Produktvorteile


- Weitwinkelkamera (102°) mit Nachtsichtfunktion
- 7-Zoll-Farbbildschirm mit Touchscreen
- 16 GB Bildspeicher auf SD-Karte zur Identifizierung verpasster Besucher
- Zwei Versionen zur Auswahl: Paket inkl. Steckernetzteil bzw. Hutschienennetzteil
- Integrierter Funksender zur Steuerung von bis zu 5 io-Antrieben bzw. Funkempfängern
- Schnelle Aufputzmontage und Installation über Klingeldraht – daher auch ideal zur Nachrüstung
- Problemlose Erweiterung mit zusätzlicher Innenstation

Kompatibilität

- io-Homecontrol
- V100+ Innenmonitor und Außenstation



Videotürsprechanlage V500 io

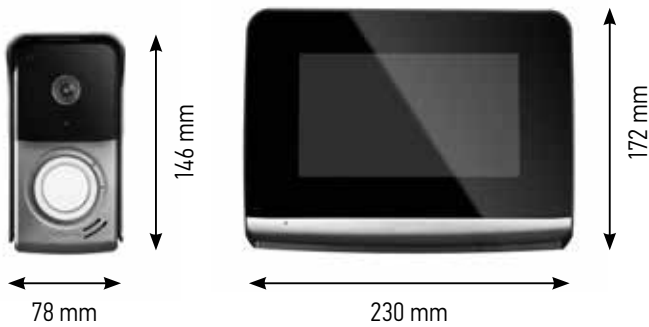


Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	Innenmonitor: 230 x 172 x 22 mm Außenstation: 78 x 146 x 46 mm
Betriebsspannung:	Innenmonitor: 100-240V Außenstation mit elektr. Türschloss: 12V
Betriebstemperatur:	Innenmonitor: -10 °C bis +55 °C Außenstation: -20 °C bis +55 °C
Umgebungsbedingungen:	Monitor: Innen Station: Außen
Schutzart:	IP X4
Funkreichweite:	200 m


Funktionsprinzip

Typische Installation

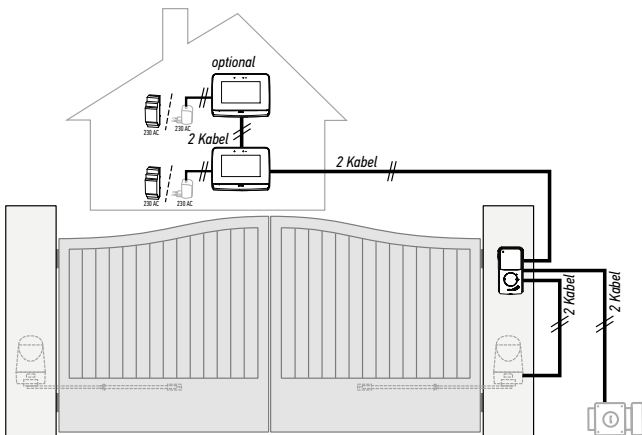


Entfernung zwischen Außen- und Innenstation	Zu verwendende Aderquerschnitte
Weniger als 100 m	Min. 2 x 0,5 mm ² 2 Adern max. 1 mm ²
Zwischen 100 m und 150 m	Min. 2 x 0,75 mm ² 2 Adern max. 1 mm ²

Mit Steckdose:

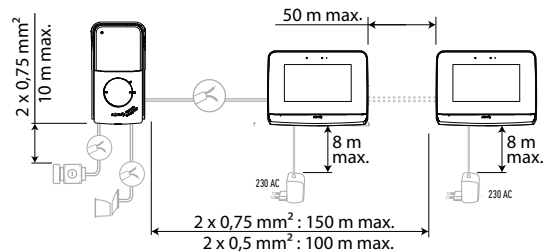

Mit Spannungsversorgung auf DIN-Hutschiene:

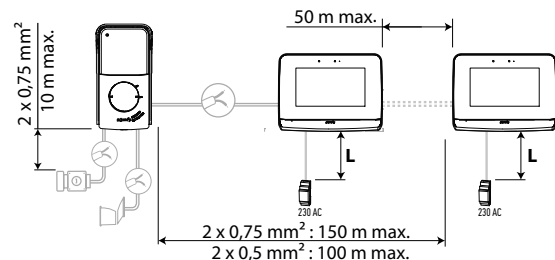

Hinweis: Wir empfehlen, die Kabel der Video-Türsprechanlage über einen anderen Kabelkanal zu verlegen als die Netzkabel. Die Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.