


VOLTMETER MIT 3-ZIFFER-LED DISPLAY

COM-VM330



Dieses extrem kompakte Mini-Voltmessgerät für einen Spannungsbereich von 3 -30 Volt hat eine 3-Ziffern 7-Segment-Anzeige (0,36-Zoll). Der Messwert wird auf eine oder 2 Nachkommastellen genau angezeigt und alle 0,3 Sekunden aktualisiert. Der minimale Stromverbrauch von unter 30 mA zeichnet seine Leistung aus. Es verfügt über 2 Befestigungsösen.

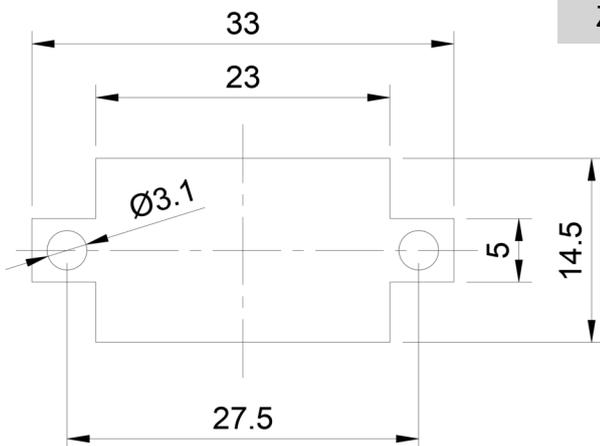

HAUPTMERKMALE

Modell	VM330 Voltmeter
Besonderheit	Stromversorgung über Messspannung
Anzeige	0,36 Zoll LED 7-Segment-Anzeige mit 3 Ziffern, zeigt 1 bis 2 Nachkommastellen
Abmessungen	33 x 14,5 x 9,5 mm
Lieferumfang	Gleichstrom Voltmeter mit 2x 18cm Anschlusskabel

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung	3V (Betrieb über Messspannung)
Messspannung	3 - 30 V
Messgenauigkeit	0,1 %
Stromverbrauch	< 30 mA
Aktualisierungsrate	circa 300 ms
Eingangswiderstand	> 100 kΩ
Stromschutz	Verpolungsschutz
Betriebstemperatur	-10 - 65 °C

WEITERE DETAILS

Artikelnummer	COM-VM330
EAN	4250236821955
Zolltarifnummer	8473302000