

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ Filament ZigBee Classic Edison 55 6W E27

SMART+ Filament Edison Dimmable | Edison-Kolbenform mit Glühwendel-Design mit ZigBee-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Energieeinsparung von bis zu 90 % (gegenüber Halogenlampen)
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Classic-Edison-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig



TECHNISCHE DATEN



Elektrische Daten

Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Bemessungsleistung	6,00 W
Netzleistungsfaktor λ	> 0,50
Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220...240 V

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm Comfort Light
Bemessungslichtstrom	680 lm
Nennlichtstrom	680 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2400 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80

Abmessungen & Gewicht

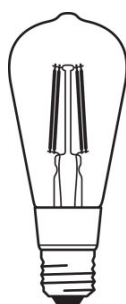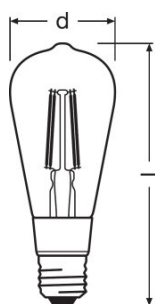

Produktgewicht	51,00 g
Außenkolben	ST64
Länge	162,0 mm
Durchmesser	64,0 mm
Gesamtlänge	162,0 mm

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	15000 h
Nennlebensdauer	15000 h

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilberfrei	Ja
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Anmerkung zum Produkt	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.
Sockel (Normbezeichnung)	E27

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075528192	Faltschachtel 1	111 mm x 114 mm x 183 mm	130,00 g	2.32 dm ³
4058075528208	Versandschachtel 4	243 mm x 238 mm x 199 mm	712,00 g	11.51 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.