

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN 80CM Post

SMART+ UP DOWN FLARE MULTICOLOR | Leuchten mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	14,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,101 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtausbeute	71 lm/W
Lichtstrom	1000 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	320,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

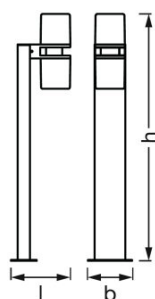

Produktgewicht	2010,00 g
Länge	194,0 mm
Breite	144,0 mm
Höhe	800,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Boden
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Zertifikate & Standards

Normen	CE/UKCA/RoHS
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564343	Faltschachtel 1	217 mm x 157 mm x 822 mm	2856,00 g	28.00 dm ³
4058075564350	Versandschachtel 2	840 mm x 330 mm x 235 mm	6710,00 g	65.14 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.