

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT

ENDURA GARDEN SPOT | Solarbetriebene Spotleuchte mit Farbwechseleoption



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)

PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Tageslichtsensor
- Einfache Einstellung der Lichtfarbe mittels Druckknopf
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Solarbetriebene LED-Außenleuchten
- Tageslicht-Sensor
- 3 Betriebsarten wählbar
- Modus 1: 55 lm Dauerlicht (Aktivierung durch 2 Sekunden Knopfdruck auf der Rückseite)
- Modus 2: Alternierender RGB Modus (kurzer Knopfdruck wenn in Modus 1)
- Modus 3: RGB Wunschfarbe einfrieren (Doppelklick wenn in Modus 2 gerade die Wunschfarbe leuchtet)
- Batterieaufladung mittels Solarzelle
- Gehäuse aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	3.6 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	55 lm
Lichtausbeute	110 lm/W

Daten des Leuchtensorsors

Art des Sensors	Licht
------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

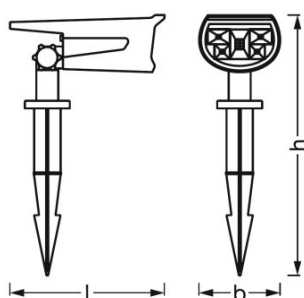

Länge	175,0 mm
Breite	92,0 mm
Höhe	295,0 mm
Produktgewicht	377,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Plastik
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Normen	CE/UKCA/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564169	Faltschachtel 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505,00 g	1.86 dm ³
4058075564176	Versandschachtel 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242,00 g	9.98 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.