

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI TABLEFRAME POWERBANK

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Per USB aufladbare Tischleuchte mit Wifi Technologie



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Aufladbar per USB zur mobilen Nutzung (Kabel enthalten, voll geladen in 6 Stunden)
- Integrierte Powerbank-Funktion

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	5,00 W
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Nennstrom</b>	1 A
<b>Betriebsart</b>	Batterie


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtausbeute</b>	80 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	270 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	360,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

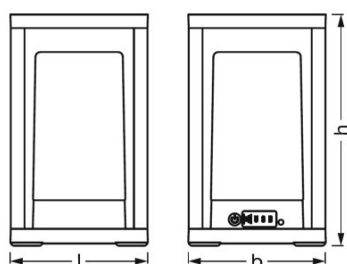

<b>Produktgewicht</b>	701,00 g
<b>Länge</b>	120,0 mm
<b>Breite</b>	120,0 mm
<b>Höhe</b>	203,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Tisch
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Normen	CE/UKCA/RoHS
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564466	Faltschachtel 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911,00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4058075564473	Versandschachtel 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049,00 g	17.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.