

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree

**SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Smartes Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW, RGB und dimmbar**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### PRODUKTVORTEILE

- TW und RGB
- Abstrahlwinkel 36°, 100°, 110°

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Gehäusematerial: Kunststoff



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,00006 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Integrierter LED-Treiber


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtausbeute</b>	90 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

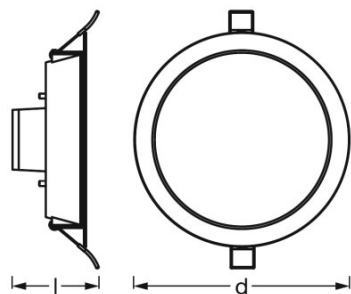

<b>Produktgewicht</b>	168,00 g
<b>Höhe</b>	57,0 mm
<b>Durchmesser</b>	170,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusematerial</b>	POLYPROPYLENE (PP)/POLYAMID
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Decke
<b>Montageart</b>	Einbau

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/ERP/RoHS/REACH
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573376	Faltschachtel 1	177 mm x 177 mm x 78 mm	180,00 g	2.44 dm <sup>3</sup>
4058075573383	Versandschachtel 12	372 mm x 372 mm x 267 mm	2610,00 g	36.95 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.