

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm

SMART RECESS SLIM DOWNLIGHT TW | Smart Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW und dimmbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlanke Form
- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Integrierter Treiber
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	70 lm/W
Lichtstrom	550 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

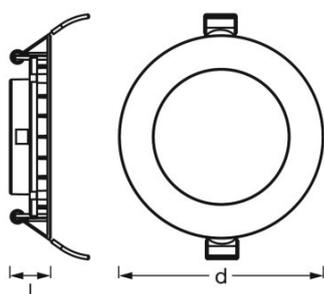

Produktgewicht	107,00 g
Höhe	35,0 mm
Durchmesser	120,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Einbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Normen	CE/ERP/RoHS/REACH
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573253	Faltschachtel 1	85 mm x 64 mm x 96 mm	131,00 g	0.52 dm ³
4058075642782	Versandschachtel 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	1674,00 g	7.34 dm ³
4058075642799	Versandschachtel 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9374,00 g	35.09 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.