


PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WAVE IP44 320mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart Badezimmer
dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar

ANWENDUNGSGEBIETE

- Badezimmer

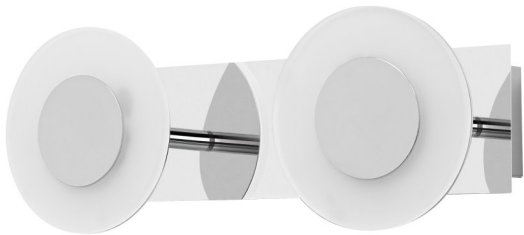

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Lenkbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP44
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,064 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	50 lm/W
Lichtstrom	1400 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

 Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	990,00 g
Länge	320,0 mm
Breite	120,0 mm
Höhe	93,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Normen	CE/RoHS/REACH
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573802	Faltschachtel 1	115 mm x 150 mm x 390 mm	1152,00 g	6.73 dm ³
4058075573819	Versandschachtel 4	318 mm x 248 mm x 410 mm	5335,00 g	32.33 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.