

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ROUND IP44 300mm

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart Badezimmer  
dekorative Decke und Wand mit WLAN-Technologie IP44 TW und dimmbar

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Badezimmer



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP44
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	18,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,077 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	1800 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

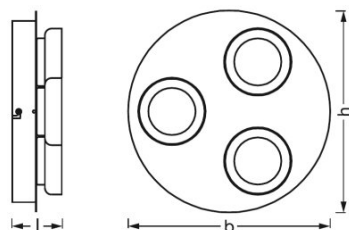

<b>Produktgewicht</b>	1320,00 g
<b>Höhe</b>	78,0 mm
<b>Durchmesser</b>	300,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusematerial</b>	Stahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Decke
<b>Montageart</b>	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/RoHS/REACH
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573741	Faltschachtel 1	90 mm x 360 mm x 360 mm	1538,00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4058075573758	Versandschachtel 4	380 mm x 378 mm x 378 mm	7057,00 g	54.30 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.