

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WOOD WALL 210X110mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Echtholz
- FSC

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,055 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtausbeute</b>	70 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	600 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	360,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

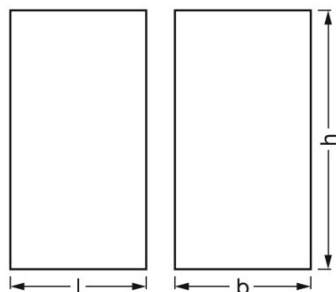

<b>Produktgewicht</b>	740,00 g
<b>Länge</b>	110,0 mm
<b>Breite</b>	110,0 mm
<b>Höhe</b>	210,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	YELLOW
<b>Gehäusematerial</b>	WOOD
<b>Gehäusefarbe</b>	YELLOW

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Wand
<b>Montageart</b>	Anbau

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

### Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075574298	Faltschachtel 1	122 mm x 160 mm x 280 mm	876,00 g	5.47 dm <sup>3</sup>
4058075574304	Versandschachtel 4	336 mm x 260 mm x 300 mm	4082,00 g	26.21 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.