

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WOOD WALL 110X110mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Echtholz
- FSC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	66 lm/W
Lichtstrom	600 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	360,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

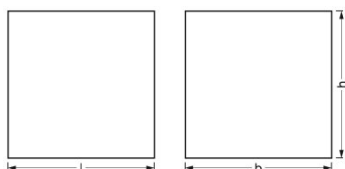

Produktgewicht	500,00 g
Länge	110,0 mm
Breite	110,0 mm
Höhe	110,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	YELLOW
Gehäusematerial	WOOD
Gehäusefarbe	YELLOW

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Wand
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Normen	CE/REACH/RoHS
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075574250	Faltschachtel 1	120 mm x 160 mm x 160 mm	595,00 g	3.07 dm ³
4058075574267	Versandschachtel 4	256 mm x 174 mm x 340 mm	2823,00 g	15.14 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.