

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ CYLDRO 200X127mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,055 A
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtausbeute	68 lm/W
Lichtstrom	600 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	360,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht

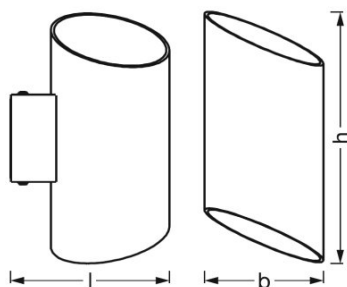

Produktgewicht	560,00 g
Länge	127,0 mm
Breite	95,0 mm
Höhe	200,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Wand
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Normen	CE/REACH/RoHS
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075574212	Faltschachtel 1	136 mm x 100 mm x 240 mm	656,00 g	3.26 dm ³
4058075574229	Versandschachtel 4	290 mm x 216 mm x 260 mm	3129,00 g	16.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.