

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ CROSS 309X106mm Black

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Lenkbar

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,0544 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtausbeute</b>	45 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	600 lm

Abmessungen & Gewicht

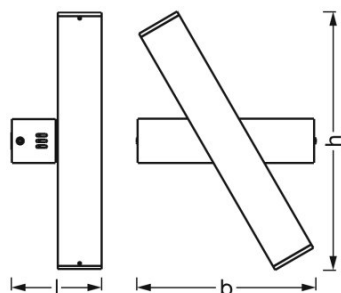

<b>Produktgewicht</b>	820,00 g
<b>Länge</b>	309,0 mm
<b>Breite</b>	50,0 mm
<b>Höhe</b>	106,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Wand
<b>Montageart</b>	Anbau

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573949	Faltschachtel 1	130 mm x 80 mm x 350 mm	942,00 g	3.64 dm <sup>3</sup>
4058075573956	Versandschachtel 4	276 mm x 176 mm x 370 mm	4244,00 g	17.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSANWAHRUNG

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.