

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey

DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Magnetverschluss
- Keine Schraube sichtbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	42,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Externer LED-Treiber


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtstrom	4200 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

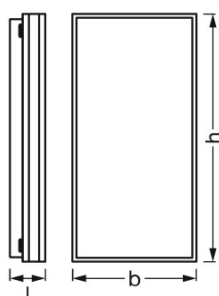

Produktgewicht	2000,00 g
Länge	600,0 mm
Breite	300,0 mm
Höhe	86,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075572836	Faltschachtel 1	352 mm x 112 mm x 652 mm	2401,00 g	25.70 dm ³
4058075572843	Versandschachtel 4	462 mm x 368 mm x 670 mm	11206,00 g	113.91 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.