

PRODUKTDATENBLATT

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Kinderzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- RGB-Farbsteuerung
- Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Lichtstrom	20 lm

Abmessungen & Gewicht

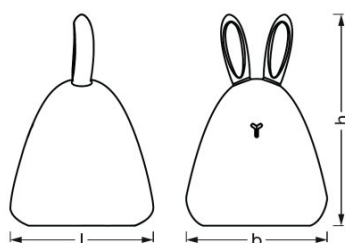

Länge	200,0 mm
Breite	141,0 mm
Höhe	115,0 mm
Produktgewicht	189,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Plastik
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Lebensdauer	25000 h
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
------------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075602113	Faltschachtel 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343,00 g	3.24 dm ³
4058075602120	Versandschachtel 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518,00 g	21.60 dm ³

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.