

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Unterbauleuchte für flexible Montage, mit Bewegungsmelder, Neigefunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar



ANWENDUNGSGEBIETE

- Oberschränke
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung
- Flexible Positionierung
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Farbtemperatur: 4.000 K



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,90 W
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	115 lm
Lichtausbeute	60 lm/W


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung
------------------------	------------------

Abmessungen & Gewicht

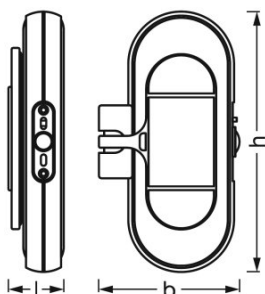

Länge	300,0 mm
Breite	140,0 mm
Höhe	45,0 mm
Produktgewicht	161,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Nennlebensdauer	20000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Schrankunterseiten

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	USB

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
------------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075575578	Blister 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185,00 g	1.89 dm ³
4058075575585	Versandschachtel 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323,00 g	14.61 dm ³
4058075606937	Versandschachtel 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517,00 g	102.17 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.