

PRODUKTDATENBLATT

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control

SMART WIFI CEILING FAN | Smart Wifi Deckenventilatoren für verschiedene Anwendungsbereichen, die Licht und Ventilation kombinieren



ANWENDUNGSGEBIETE

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion
- Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Inklusive Fernbedienung für netzwerkunabhängigen Betrieb



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	76,00 W
Nennspannung	3.6 V
Nennstrom	0,01 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	132 lm/W
Lichtstrom	2300 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

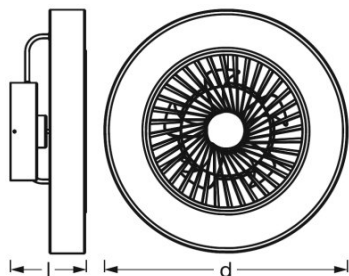

Produktgewicht	4000,00 g
Länge	602,0 mm
Breite	600,0 mm
Höhe	216,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gehäusefarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075572577	Faltschachtel 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688,00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Versandschachtel 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235,00 g	173.75 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.