

# PRODUKTDATENBLATT

## LED SPOT G9 2x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen G9-Strahlern



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Diffusor aus mattiertem Glas
- Einstellbarer Kopf



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	3,80 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Lichtausbeute</b>	105 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	300 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

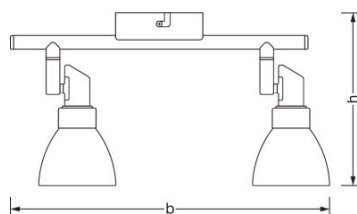

<b>Länge</b>	256,0 mm
<b>Breite</b>	90,0 mm
<b>Höhe</b>	165,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	400,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer	25000 h
Nennlebensdauer	15000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Mit Leuchtmittel	Ja
Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 40 W

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Schraubklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075432307
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075540644	Faltschachtel 1	140 mm x 120 mm x 300 mm	494,00 g	5.04 dm <sup>3</sup>
4058075540651	Versandschachtel 8	620 mm x 255 mm x 300 mm	4719,00 g	47.43 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.