

PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen GU10-Strahlern



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Einstellbarer Kopf



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,20 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	460 lm
Lichtausbeute	88 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht

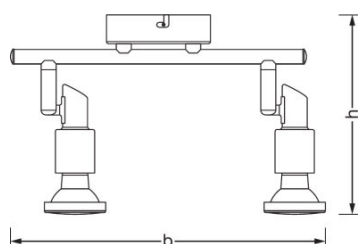

Länge	684,0 mm
Breite	90,0 mm
Höhe	170,0 mm
Produktgewicht	435,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer	25000 h
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Mit Leuchtmittel	Ja
Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 50 W

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Schraubklemme
Fassungsbezeichnung	GU10

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075233263
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075540545	Faltschachtel 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550,00 g	4.70 dm ³
4058075540552	Versandschachtel 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158,00 g	44.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.