

# PRODUKTDATENBLATT

## LED WORKLIGHT BATTERY 30W

WORKLIGHTS BATTERY | Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

### PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	30,00 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	5 V


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	2400 lm
<b>Lichtausbeute</b>	80 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

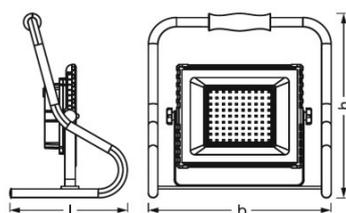

<b>Länge</b>	311,0 mm
<b>Breite</b>	200,0 mm
<b>Höhe</b>	316,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	2300,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminum/Plastic
<b>Produktfarbe</b>	Orange
<b>Gehäusefarbe</b>	Orange
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Lebensdauer</b>	15000 h
<b>Nennlebensdauer</b>	15000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Stehend
<b>Montageort</b>	Boden

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/RoHS/REACH

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- USB-Ladekabel

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576513	Faltschachtel 1	209 mm x 295 mm x 331 mm	2508,00 g	20.41 dm <sup>3</sup>
4058075576520	Versandschachtel 4	608 mm x 338 mm x 360 mm	10884,00 g	73.98 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.