

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET

**ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Solarbetriebene Wand- und Pollerleuchten mit Bewegungs- und Lichtsensoren**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

---

### PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Einfache Einstellung von Tageslicht- und Bewegungserkennung über Knopfdruck
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Solarbetriebene LED-Außenleuchten
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- 3 Betriebsarten wählbar
- Betriebsart 1: Dauerlicht mit 200 Lumen (max. 2.5 Stunden bei voller Batterieladung)
- Betriebsart 2: Dauerlicht mit 75 Lumen (max. 8 Stunden bei voller Batterieladung), schaltet bei Bewegung auf 300 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung)
- Betriebsart 3: Licht aus, schaltet bei Bewegung auf 550 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung)
- Batterieaufladung mittels Solarzelle



- Batterietechnologie: Lithium-Ionen
- Gehäuse aus Edelstahl

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	6,00 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	3 V


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	550 lm
<b>Lichtausbeute</b>	92 lm/W

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	90 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	6 m
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	15 s
<b>Schutzart des Sensors</b>	IP44

Abmessungen & Gewicht

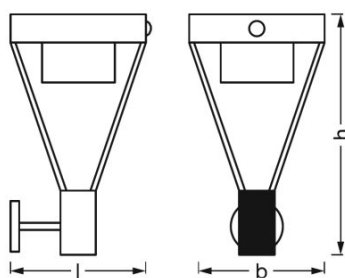

<b>Länge</b>	180,0 mm
<b>Breite</b>	150,0 mm
<b>Höhe</b>	365,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1020,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Stahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Stahl
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	12500
<b>Nennlebensdauer</b>	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	EMC/RoHS/REACH/Gemäß EN 60598/Gemäß EN 62471

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564503	Faltschachtel 1	192 mm x 162 mm x 377 mm	1210,00 g	11.73 dm <sup>3</sup>
4058075564510	Versandschachtel 4	400 mm x 340 mm x 405 mm	5446,00 g	55.08 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSANWAHRUNG**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.