

# Trennscheiben für stationären Einsatz

## Spezial-Linie SGP, HEAVY DUTY ★★★★★



### SGP HD STEEL ★★★★★

Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.

#### Vorteile:

- Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

#### Bearbeitbare Werkstoffe:

Stahl

#### Bearbeitungsaufgaben:


Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren

#### Schleifmittel:

Korund A

#### Passende Werkzeugantriebe:

HEAVY DUTY Trennmaschine

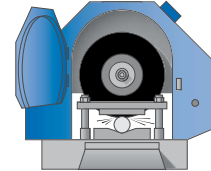

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Härtegrad				Max. RPM		Bezeichnung
			L (weich)	N (weich)	Q (mit- telhart)	S (hart)			
EAN 4007220									

#### Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s, gerade Ausführung T (Form 41)

300	3,4	25,4	-	-	166185	-	5.100	20	80 T 300-3,4 Q SGP HD STEEL/25,4
350	3,8	25,4	-	-	166260	-	4.400	10	80 T 350-3,8 Q SGP HD STEEL/25,4
400	4,2	40,0	-	-	166307	-	3.800	10	80 T 400-4,2 Q SGP HD STEEL/40,0
500	5,5	40,0	-	-	166321	-	3.100	5	80 T 500-5,5 Q SGP HD STEEL/40,0

#### Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s, gerade Ausführung T (Form 41)

250	1,8	30,0	-	-	539873	-	7.600	20	100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0
		32,0	-	-	803257	-	7.600	20	100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/32,0
300	3,0	40,0	-	539842	-	-	6.400	20	100 T 300-3,0 N SGP HD STEEL/40,0
	3,6	40,0	-	-	166253	-	6.400	20	100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0
350	3,8	40,0	-	539859	-	-	5.500	10	100 T 350-3,8 N SGP HD STEEL/40,0
	4,0	25,4	-	-	166284	-	5.500	10	100 T 350-4,0 Q SGP HD STEEL/25,4
400	4,3	40,0	-	539866	-	-	4.800	10	100 T 400-4,3 N SGP HD STEEL/40,0
	4,6	40,0	-	-	-	166314	4.800	10	100 T 400-4,6 S SGP HD STEEL/40,0
	4,8	40,0	-	-	539880	-	4.800	10	100 T 400-4,8 Q SGP HD STEEL/40,0
500	5,8	40,0	-	539897	166338	539958	3.800	5	100 T 500-5,8 ... SGP HD STEEL/40,0
	6,3	40,0	803417	-	-	-	3.800	5	100 T 500-6,3 L SGP HD STEEL/40,0
600	7,6	60,0	-	166482	-	093931	3.200	5	100 T 600-7,6 ... SGP HD STEEL/60,0

