

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 16. Feb 2021 10:18
Seite 1

MÜLLER LICHT


MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **20800187**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Ecoline 120**

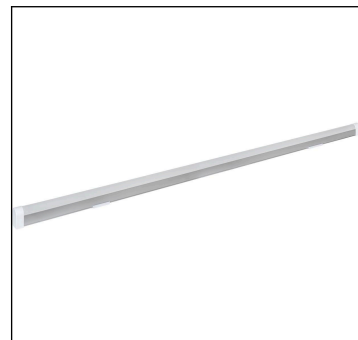

Technik

Produkt Daten

Länge [mm] **1225**
Breite [mm] **30**
Höhe [mm] **43**
Gewicht [g] **349,00**

Gehäusematerial **Aluminium silber**
Schutzglas **nein**
Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-10**

Maximale Umgebungstemperatur [°C] **45**
Belüftung erforderlich **nein**
Marke **Müller-Licht**
CE **ja**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **18,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **18,00**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **0,00**

Lebensdauer Nominalwert [h] **30000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **30000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50/60**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **160**
EEK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,54**
Zündzeit [sec.] [<] **0,5**

Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **15000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **18**
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **1700**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **1700**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°] **120**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **94**

Farbtemperatur [K] **4000**
Lichtfarbe **neutralwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**
Flimmerfaktor [≤] **5,00**

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥] **0,80**
Lichtstromerhalt bei 75% NLD [≥] **0,85**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

Kabelende **Direktanschluß**

Schutzart **II**

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **7,30**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4018412335258**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Barcode1 **4018412335258**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **28,30**

Stück **1**

Transportkarton

Gewicht [g] **379,00**
Stück **12**

Barcode1 **4018412335678**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412335251300012**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 2 screws, 2 dowels, instruction sheet, WEEE sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 16. Feb 2021 10:18
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800187**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Ecoline 120**



Spektrum

