

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Mär 2019 11:55
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **20500090**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Planus 120**



Technik

Produktdaten		Breite [mm]	120	Gewicht [g]	1800
Länge [mm]	1200	Höhe [mm]	45	CE	ja
Elektrische Daten		Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Spannung Bemesswert [V]	230	Nom. Stromstärke [mA]	210	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	48
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	48,00	EEK	A+		
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	48,00	Elektrischer Leistungsfaktor [$>$]	0,99		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90	Farbkonsistenz initial [SDCM] [$<$]	6
Lichtstrom Nominalwert [lm]	4300	Kelvin [K]	4000		
Lichtstrom Bemesswert [lm]	4300	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [\geq]	80		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Leuchtendaten					
Schutzart	I				

Verpackung

Colorbox		Stück	1		
Gewicht [g]	0	Inhalt (Produkte)	1		
Blister		Gewicht [g]	0		
Innerbox		Gewicht [g]	0	Stück	2
Tray		Gewicht [g]	0		
Shrink		Gewicht [g]	0		
Transportkarton		Gewicht [g]	0	Stück	4
Manual					
Hinweise		Komponentenliste	2 screws, 2 plugs		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Mär 2019 11:55
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20500090**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Planus 120**



EEK-Label

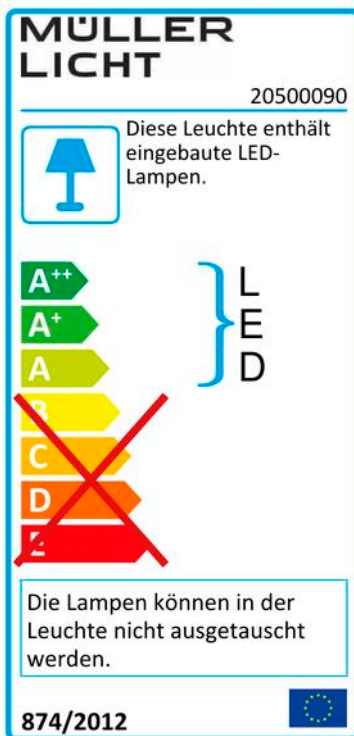

Spektrum

