

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:24
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400394**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**
Bezeichnung **8W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K Retro-LED HD**



Technik

Produktdaten

Wendel/LED Stil	Prism
Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	106
Gewicht [g]	33,00

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	63
EEK	A++
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50
Zündzeit [sec.] [<]	0,4

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	8
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	89
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	1055
Lichtstrom Bemesswert [lm]	1055
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	132
Kelvin [K]	2700

Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	90
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	75

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	19,00
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412343925
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	65,00
Stück	10

Barcode1	4018412343932
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343928300010

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	473,00
Stück	50

Barcode1	4018412343949
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412343928300050

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:24
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400394**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**
Bezeichnung **8W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K Retro-LED HD**



EEK-Label

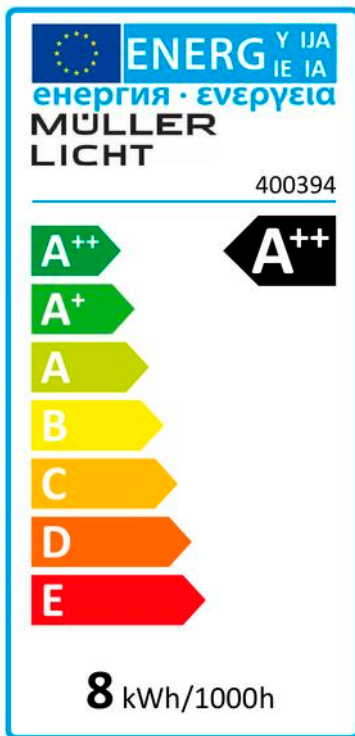

Spektrum

