

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 02. Nov 2020 12:04
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400294**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Matt**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt 10.**



Technik

Produkt Daten		Höhe [mm]	77	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Sockel	E14	Gewicht [g]	14,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	Glas mattiert	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	45	Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	45	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	GOSTR	nein
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	10000	Dimmbarkeit	nein
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Lebensdauer Bemesswert [h]	10000	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,00	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,00	Nom. Stromstärke [mA]	35	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	0,00	EEK	A++	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Zündzeit [sec.] [<]	0,4		
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	118	Flimmerfaktor [<=]	10,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Inhalt (Produkte)	3	CE	ja
Gewicht [g]	17,60	Barcode1	4018412336293	WEEE	ja
Stück	1	BarcodeTyp 1	EAN/UCC-13		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412336309	BarcodeTyp 2	EAN128
Gewicht [g]	78,00	BarcodeTyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	10	Barcode2	0194018412336302300010		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412336316	BarcodeTyp 2	EAN128
Gewicht [g]	490,00	BarcodeTyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	60	Barcode2	0194018412336319300060	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 02. Nov 2020 12:04
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **40294**
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Matt**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt 10.**



EEK-Label

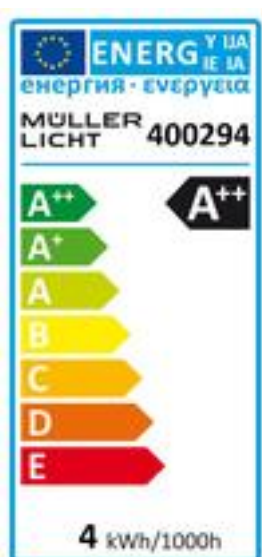

Spektrum

Spectroradiometric Parameters

