

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Nov 2020 11:34
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400291**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED 10.000h**



Technik

Produktdaten

Wendel/LED Stil **StraightUp**
Sockel **E14**
Brennlage **u360**
Länge [mm] **35**
Breite [mm] **35**

Höhe [mm] **98**
Gewicht [g] **13,00**
Gehäusematerial **Glas**
Schutzglas **nein**
Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-20**
Maximale Umgebungstemperatur [°C] **40**

Belüftung erforderlich **ja**
Marke **Müller-Licht**
CE **ja**
GOSTR **nein**

Elektrische Daten

220-
Spannung Nominalwert [V] **240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **4,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **4,00**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **0,00**

Lebensdauer Nominalwert [h] **10000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **10000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **35**
EEK **A++**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,40**
Zündzeit [sec.] [<] **0,4**

Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **50000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **4**
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] **90**
Ausfallrate allg. [%] [<=] **5,00**
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **470**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **470**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **118**
Farbtemperatur [K] **2700**

Lichtfarbe **warmwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**
Flimmerfaktor [≤] **10,00**
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W] **40**

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **16,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **3**

Barcode1 **4018412336200**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **300,00**
Stück **10**

Barcode1 **4018412336217**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412336210300010**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **310,00**
Stück **60**

Barcode1 **4018412336224**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412336227300060**

Barcodetyp 2 **EAN128**
CE **nein**
WEEE **nein**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Nov 2020 11:34
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400291**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED 10.000h**



EEK-Label

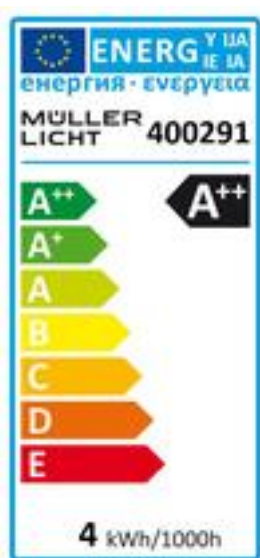

Spektrum

