

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Aug 2020 14:57
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400290**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K Retro-LED 10.000h**



Technik

Produktdaten

Wendel/LED Stil	Prism
Sockel	E27
Brennlage	u360
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	106
Gewicht [g]	29,00

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	10000
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	118
Kelvin [K]	2700

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	30,00
Stück	1

Blister

Gewicht [g]	106,00
Stück	10

Tray

Gewicht [g]	600,00
Stück	60

Transportkarton

Gewicht [g]	600,00
Stück	60

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	35
EEK	A++
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40
Zündzeit [sec.] [<]	0,4
Dimmbarkeit	nein

Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40

Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	90
Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Inhalt (Produkte)	3
Barcode1	4018412336170
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412336187
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412336180300010

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Barcode1	4018412336194
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412336197300060

CE	ja
WEEE	ja

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Aug 2020 14:58
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400290**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K Retro-LED 10.000h**



EEK-Label

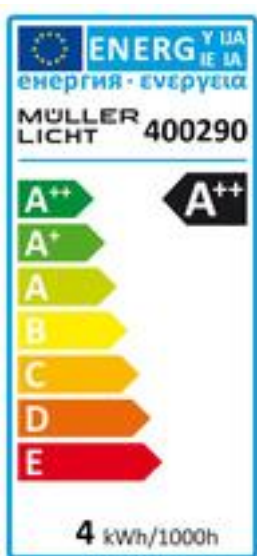

Spektrum

