

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2021 12:00
Seite 1

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400108**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **9W 220-240V G13 850lm 150° 4000K Glas Röhre 600mm**



Technik

Produktdaten		Höhe [mm]	600	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Sockel	G13	Gewicht [g]	115,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	Glas	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	28	Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	28	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	GOSTR	nein
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	9,00	Nom. Stromstärke [mA]	82	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	9,00	EEK	A+		
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
[W]	9,27	Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	94	Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstrom Nominalwert [lm]	850	Farbtemperatur [K]	4000	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	850	Lichtfarbe	coolwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	150	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	150	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Verpackung

Colorbox		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	44,00	Barcode1	4018412326959	WEEE	ja
Stück	1	Barcode typ 1	EAN/UCC-13		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412326966	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	232,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	5	Barcode2	0194018412326969300005	WEEE	nein

Hinweise

Komponentenliste

Product
Starter
Starter-protector
Papercard tube
Hang tag from transparent plastic
with euro-hole

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 12. Feb 2021 12:00
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400108**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **9W 220-240V G13 850lm 150° 4000K Glas Röhre 600mm**



EEK-Label

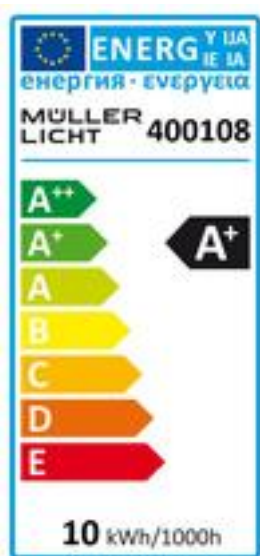

Spektrum

