


Laserliner

DampFinder Home



Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte

Rev18WZ6

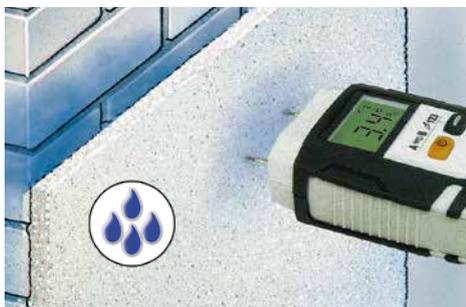

- **Vielseitiges Messgerät:** Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und für schnelle Kontrollen in der Holzverarbeitung
- **Einfache Handhabung:** Die Elektrodenspitzen in das Material eindrücken.
- **Materialgruppen:** verschiedene auswählbare Holz- und Baumaterialien ermöglichen materialspezifische Messungen und erhöhen die Messgenauigkeit.
- **Auto-Hold:** Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
- **Stabiles, ergonomisches sowie gummiertes Gehäuse:** Das Gerät kann von der ganzen Handfläche umschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindrücken der Messspitzen.
- **Selbsttest-Funktion:** Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft.
- **Abnehmbare Schutzkappe,** die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
- **Auto Power-off:** das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 3 min. automatisch ab.

TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN	
102 Holzarten, Zementestrich, Gipsputz, Porenbeton, Testmode	
MESSBEREICH	
ZEMENTESTRICH	1%...4,5%
GIPSPUTZ	0,1%...38,2%
PORENBETON	2,2%...99%
HOLZ	5%...99%
GENAUIGKEIT (ABSOLUT)	
HOLZ	± 1% (5%...30%) ± 2% (<5% und >30%)
BAUSTOFFE	± 0,15% (0%...10%) ± 1% (>10%)
ARBEITSBEDINGUNGEN	
0°C...40°C, Luftfeuchtigkeit max. 85%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)	
LAGERBEDINGUNGEN	
-10°C...50°C, Luftfeuchtigkeit max. 85%rH	
STROMVERSORUNG	
1 x 6LR61, 9V	
GEWICHT (inkl. Batterie)	
146 g	
ABMESSUNGEN (B x H x T)	
57 mm x 120 mm x 44 mm	



Auto-Hold

Einfache Handhabung

Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion



DampFinder Home
+ Batterie (1 x 6LR61, 9V)
+ Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion
Verpackungsgröße (B x H x T)
110 x 235 x x mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DampFinder Home	082.013A	4 021563 704477	5

