



DUSTER EXPERT SDS-MAX/PLUS ABSAUGBOHRER

Der innovative 2in1-Bohrer: Besser staubfrei bohren.



Bionic
(SDS-max
≤ 16 mm)



Y-Cutter
(SDS-max 18 - 35 mm)



Bionic
(SDS-plus)



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Der Duster Expert kombiniert bohren und staubabsaugen in einem Schritt bei allen Betonarbeiten
- Entfernt nahezu vollständig den Bohrstaub bereits bei der Entstehung am Bohrkopf
- Robustes Design von Bohrkopf und Schaft für hohe Standzeiten
- Höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
- Schnell durch extra große Kopfföffnungen und reduzierten Bohrwiderstand durch innen geführtes Bohrmehl
- Erspart lästige Reinigung der Umgebung
- Hervorragend einsetzbar im Innenbereich




Produktvideo



Infos Website

Produktgruppe

1818
1825
1525

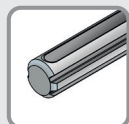

SDS-max



SDS-plus



Durchmesser
6-40 mm



**PROFESSIONAL
PLUS**



Hammerbohren

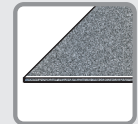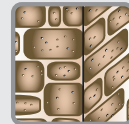

DUSTER EXPERT SDS-PLUS

					
Bionic	29630 4	6	100	220	1
	29727 1	8	100	220	1
	28970 2	8	150	270	1
	29728 8	10	100	220	1
	28971 9	10	150	270	1
	28783 8	12	200	320	1
	28784 5	14	250	370	1
	28786 9	16	250	370	1
	28787 6	18	250	370	1
	28788 3	20	250	370	1
	28789 0	24	250	370	1

DUSTER EXPERT SDS-MAX

					
Bionic	29724 0	14	400	600	1
	29419 5	16	400	600	1
Y-Cutter	28622 0	18	400	600	1
	28623 7	20	400	600	1
	28624 4	22	400	600	1
	28825 5	24	400	600	1
	28625 1	25	400	600	1
	28626 8	28	400	600	1
	28627 5	30	400	600	1
	28628 2	32	400	600	1
	28629 9	35	400	600	1
	29095 1	40	400	600	1

ADAPTER



		
29725 7	SDS-plus 6 - 10 mm	1
28904 7	SDS-plus 12 - 24 mm	1
28905 4	SDS-max	1



				
29730 1	6, 8, 10	100	220	4

