




## SQUARE POLE 90

E27, Outdoor Stehleuchte, Edelstahl 304, max. 20W, IP44

Die in drei Höhen verfügbare Standleuchte der SQUARE Serie besteht aus Edelstahl 304 und einem opalen Acryl Quader welcher das Leuchtmittel beinhaltet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die SQUARE Serie beinhaltet des Weiteren Decken- und Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist ein Erdspieß erhältlich.

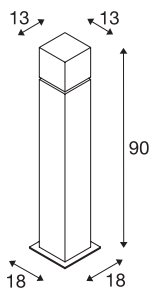

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000346
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Länge	13.0 cm
Breite	13.0 cm
Höhe	90.0 cm
Nettogewicht	4.322 kg
Bruttogewicht	5.206 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Wattage	20 W
Farbe	edelstahl
BIG WHITE Seite	587

## Leuchtmittlempfehlung

1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,5W 2700K CRI90 220°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°

## Zubehör

1000343	Betonankerset für SQUARE POLE , ROX ACRYL POLE und ARCOLOS UP BEAM- ,Edelstahl 304
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68
231234	ERDSPIESS , für ROX ACRYL POLE, SQUARE POLE und GLOO PURE Stand- leuchte, Stahl verzinkt