




PANEL 60 rund

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, weiß, 4000K

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

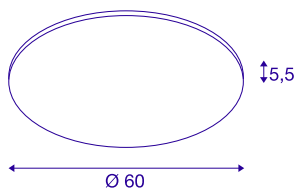

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000784
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Höhe	5.5 cm
Durchmesser	60.0 cm
Nettogewicht	4.535 kg
Bruttogewicht	5.75 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Wattage	42 W
Lumen	3350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L70B50



BIG WHITE Seite	304
-----------------	-----

Notizen
