




PANEL 60 rund

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, silbergrau, 3000K

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

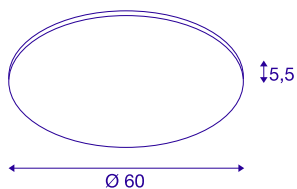

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.: | 1000785 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1000mA |
| Höhe | 5.5 cm |
| Durchmesser | 60.0 cm |
| Nettogewicht | 4.536 kg |
| Bruttogewicht | 5.332 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Anzahl Durchverdrahtung | 40 |
| Wattage | 42 W |
| Lumen | 3150 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | grau |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |



| | |
|-----------------|-----|
| BIG WHITE Seite | 304 |
|-----------------|-----|

Notizen
