



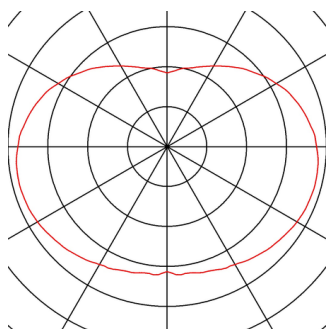

## ROTOBALL 40

Pendelleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, silbergrau/weiß, Ø 40 cm, max. 24W

Die kugelförmige Hochvolt Pendelleuchte ROTOBALL 40 besteht aus einem Leuchtschirm aus temperaturbeständigem Kunststoff, der optisch mit einer Halterung aus silbergrauem Stahl abgerundet wird. Der voluminöse Leuchtschirm sorgt für homogene Ausleuchtungseigenschaften des zum Einsatz gebrachten Energiesparleuchtmittels mit handelsüblicher E27 Fassung. Eine passende Deckenrosette ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die ROTOBALL 40 Pendelleuchte ist somit fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

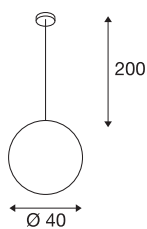

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	165410
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	200.0 cm
Durchmesser	40.0 cm
Nettogewicht	2.168 kg
Bruttogewicht	3.469 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	24 W
Farbe	grau
BIG WHITE Seite	137

## Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,5W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°
1005318	A60 E27 RGBW smart , LED Leuchtmittel weiß / milchig 9W CRI90 230°