




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß rund 2700K 38°
inkl. Treiber Clipfedern

Besonders angenehmes Licht für Ihre Zimmer erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS. Mit einem CRI-Wert von größer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Büroräume oder Verkaufsräume geeignet.

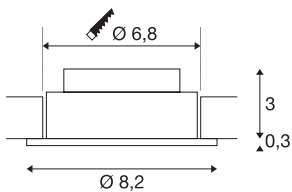

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003059
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Höhe	3.3 cm
Durchmesser	8.2 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	3.5 cm
Nettogewicht	0.201 kg
Bruttogewicht	0.249 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	5.3 W
Lumen	300 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	427



Notizen
