




LIPSY 30 Dome

LED Outdoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, weiß, IP44, 3000/4000K

Mit Ihrem zeitlos, dezenter Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DOME Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.

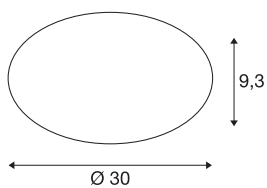

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002020
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Höhe	9.3 cm
Durchmesser	30.0 cm
Nettogewicht	0.673 kg
Bruttogewicht	1.09 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	15 W
Lumen	1400 / 1600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	357



Notizen
