




NEW TRIA eckig

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, weiß, 1800-3000K, 7,2W

Die quadratische Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA LED Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. Durch die innovative Dim-to-Warm Technologie können die verwendeten LEDs an die gewünschte Lichtfarbe angepasst werden. Die speziell für 68mm Lochdurchmesser konzipierte NEW TRIA 68 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Im Lieferumfang des Produktes befinden sich Clip- sowie Blattfedern für die komfortable Anpassung an die jeweilige Montagesituation.

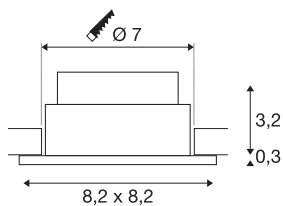

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001992
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	8.2 cm
Breite	8.2 cm
Höhe	4.0 cm
Einbaudurchmesser	7.0 cm
Einbautiefe	4.0 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Bruttogewicht	0.295 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Wattage	7.2 W
Lumen	430 lm
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	95



LXXBXX Daten	L70B50
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	429

Notizen
