




EURO SPOT TRACK SPOT

schwarz, QPAR51 25W, inkl. 1P.-Adapter

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler EURO SPOT TRACK in kompakter Ausführung mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Innerhalb des zylindrischen Leuchtenkopfes ist werkseitig die LED Lichtquelle verbaut. Der in mehreren Gehäusefarben sowie Abstrahlwinkel verfügbare Strahler besticht durch seine schlichte und zeitlose Optik und die hohe Lichtausbeute.

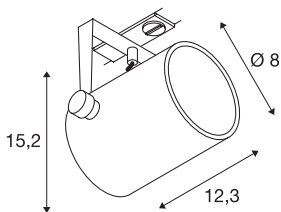

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001861
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Ja
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	12.5 cm
Höhe	16.0 cm
Durchmesser	8.0 cm
Nettogewicht	0.446 kg
Bruttogewicht	0.548 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Wattage	25 W
Farbe	schwarz
BIG WHITE Seite	516

Leuchtmittlempfehlung

1005079	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 4000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°