




TRILEDO Double

Indoor Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max 10W

Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO DOUBLE SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit zwei GU10 ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

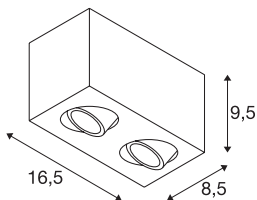

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002006
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Ja
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	20 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	16.25 cm
Breite	8.5 cm
Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.568 kg
Bruttogewicht	0.777 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	10 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	319

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 2700K, grau
1005080	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°