




## NEW TRIA 68 square

Indoor Deckeneinbauleuchte, QPAR51 alubushed  
50W

Die quadratische Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die speziell für 68mm Lochdurchmesser konzipierte NEW TRIA 68 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Im Lieferumfang des Produktes befinden sich Clip- sowie Blattfedern für die komfortable Anpassung an die jeweilige Montagesituation.

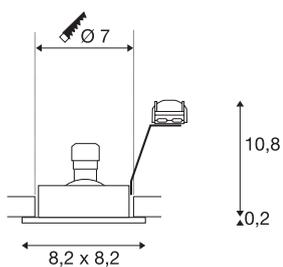

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001996
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Ja
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	30 °
Länge	8.2 cm
Breite	8.2 cm
Höhe	11.0 cm
Einbaudurchmesser	7.0 cm
Einbautiefe	13.5 cm
Nettogewicht	0.159 kg
Bruttogewicht	0.194 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	50 W
Farbe	aluminium
BIG WHITE Seite	420

## Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 2700K, grau
1005078	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, grau
1005081	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 4000K, grau