




## ENOLA\_B TRACK SPOT

QPAR51 silbergrau 50W, inkl. 1P.-Adapter

Der puristische Schienenstrahler ENOLA\_B besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben weiß, schwarz, und silbergrau. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA\_B fertig für den direkten Anschluss an das 1PHASEN Hochvolt schienensystem.

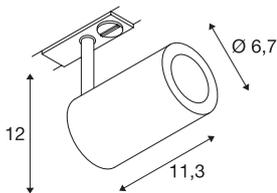

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002113
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Ja
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	11.3 cm
Höhe	12.0 cm
Durchmesser	6.7 cm
Nettogewicht	0.369 kg
Bruttogewicht	0.462 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Wattage	50 W
Farbe	grau
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	514

## Leuchtmittlempfehlung

1005079	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, weiß
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°