




ROX ACRYL 60 Pole

Outdoor Stehleuchte, IP44, Edelstahl 304, E27 max 20W

Die Standleuchte ROX ACRYL POLE 60 besteht aus Edelstahl 304 sowie opalen Acryl welches das Leuchtmittel komplett umfasst. Durch die Schutzart IP44, ist die in mehreren Höhen verfügbare Leuchte, für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX ACRYL Serie beinhaltet des Weiteren Wand- und Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage besteht die Möglichkeit der Durchverdrahtung, optional sind Erdspieß und Betonankerset erhältlich.

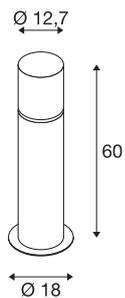

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001489
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	60.0 cm
Durchmesser	12.7 cm
Nettogewicht	2.197 kg
Bruttogewicht	3.091 kg
IP Code	IP 44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,200000000000000001 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Wattage	20 W
Farbe	edelstahl
BIG WHITE Seite	581

Leuchtmittlempfehlung

1001916	VALETO® LED Leuchtmittel , E27, 2700-6500K, 240°, 9W
1001917	VALETO® LED Leuchtmittel , E27, RGBW, 240°, 9,5W
560422	A60 RETROFIT LED , Leuchtmittel, E27, 2700K, 15W, dimmbar

Zubehör

1001494	ROX ACRYL Betonaker
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
231234	ERDSPIESS , für ROX ACRYL POLE, SQUARE POLE und GLOO PURE Standleuchte, Stahl verzinkt