



EAN: 4013288220608

Teilenr: 05004175001

Artikel-Nr: Bicycle Set 7

Abmessung: 330x150x70 mm

Gewicht: 1852 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- 27-teiliges 3/8" Knarrenset inkl. feinverzahnter Zyklop Speed Knarre mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung
- Kleiner Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten auf wenig Raum
- Lange Bitnüsse mit extra schlanker, zylindrischer Profilzone für tiefliegende Verschraubungen (z. B. für Tretlager oder Vorbau-Gabel-Klemmung)
- 8790 HMB Deep Steckschlüsseinsatz Gr. 15 für die Verwendung bei Muttermutter-Verschraubungen
- Nüsse und Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Mit Adapter von 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant zur Aufnahme von fahrradtypischen Spezialwerkzeugen

27-teiliges 3/8" Knarren-Set für typische Fahrrad Anwendungen mit umfangreichem Zubehör: 1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen., 1 Zyklop-Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse, 1 "Wobble"-Verlängerung, 1 Bit-Adaptor, 1 Verbindungsteil 3/8" Außenvierkant auf 1/2" Außenvierkant, 10 Bits, zähhart für den universellen Einsatz. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum dank der textilen Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05004175001>

Wera - Bicycle Set 7
 05004175001 - 4013288220608


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar

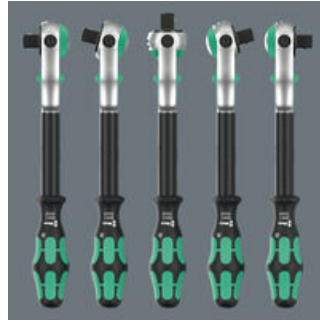


Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar

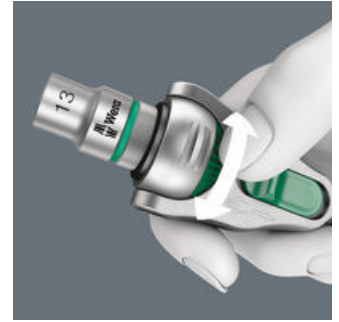


Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

30 mm langer und extra schlanker Profilbereich

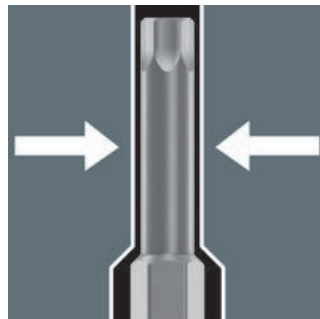

Die Bitnüsse verfügen über einen 30 mm langen und extra schlanken Profilbereich. Hierdurch sind auch Verschraubungen in engen Arbeitsräumen gut zugänglich.

Die Zyklop-Nüsse



Die Zyklop Nüsse sind für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) geeignet. Sie sind mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit bei der Handbetätigung ausgestattet. Gefertigt sind sie aus Chrom-Vanadium, mattverchromt. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004175001>

Wera - Bicycle Set 7

05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm



05003550001	1x	3/8" x 199 mm
-------------	----	---------------



8790 HMB Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm



05003551001	1x	6 x 29 mm
05003552001	1x	7 x 29 mm
05003553001	1x	8 x 29 mm
05003554001	1x	9 x 29 mm
05003555001	1x	10 x 29 mm
05003556001	1x	11 x 29 mm
05003557001	1x	12 x 29 mm
05003558001	1x	13 x 29 mm
05003559001	1x	14 x 29 mm



8790 HMB Deep Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 15 x 64 mm



05004537001	1x	15 x 64 mm
-------------	----	------------



8740 B Zyklus Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich, 8 x 100 mm



05003054001	1x	8 x 100 mm
05003056001	1x	10 x 100 mm



8794 B Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001	1x	3/8" x 76 mm
-------------	----	--------------



8784 B1 Zyklus-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
-------------	----	---------------------



8794 SB Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003582001	1x	3/8" x 125 mm
-------------	----	---------------



781 B 3/8"-Verbindungsteile, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"



05042673001	1x	781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"
-------------	----	------------------------------



Weblink

<https://www.wera.de/de/05004175001>

Wera - Bicycle Set 7

05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

840/4 Z Bits, 3 x 50 mm



05059605001
05059610001
05059615001
05059620001¹⁾

1) Sechskantklänge

1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm
1x 6 x 50 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001
05060133001
05060134001
05060135001
05060136001
05060137001

1x TX 10 x 50 mm
1x TX 15 x 50 mm
1x TX 20 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm
1x TX 27 x 50 mm
1x TX 30 x 50 mm

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004175001>

Wera - Bicycle Set 7

05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de